

**MATERIAL**

Aluminium, eloxiert

**FARBE**

Naturfarben.

**ACHSE**

Edelstahl AISI 304.

**FÜHRUNGSBUCHSEN FÜR ANSCHLÜSSE**

Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA).

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

Gewindefurchende Edelstahl-Schrauben 4,2x15,9 DIN 7982 (für schmale Scharnierhälfte) und Edelstahl-Schrauben (M5x10) mit abgerundetem Kopf (für breite Scharnierhälfte) sind im Lieferumfang enthalten.






**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Das Scharnier besteht aus zwei Teilen mit unterschiedlichen Dimensionen (schmäler und breiterer) und kann beispielsweise auf dünnen Rahmen oder Türen angebracht werden. Für eine einfachere Befestigung unmontiert geliefert.

**DREHWINKEL (RICHTWERT)**

Max 185° (-5° und +180° gleich 0° ist der Zustand, bei dem die beiden Scharnierhälften auf der selben Ebene liegen).

Die Drehwinkelbegrenzung darf nicht überschritten werden um die Funktion des Scharniers nicht zu beeinträchtigen.

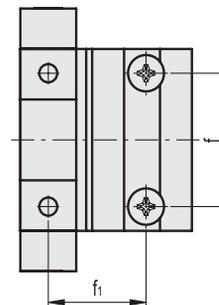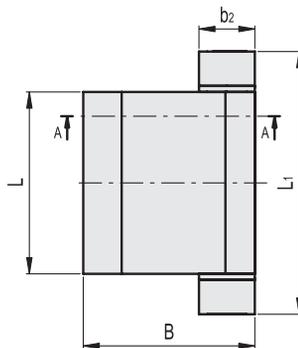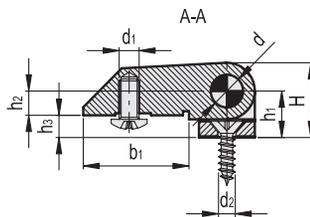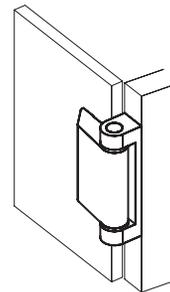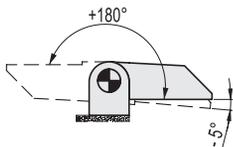

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- RH

Code	Artikelnummer	L	B	d1	d2	L1	f	f1	H	h1	h2	h3	b1	b2	d	⚖️
428251	CMD-AL-45-SH-4-M5	45	43	M5	4.2	65	33	24.5	18.5	11.5	6	5.5	26	14	8	90