

## Poignées libres en deux volumes




- **Matière**  
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience. Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses et autres agents chimiques.
- **Couleur**  
Gris-noir, finition mate.
- **Assemblage**  
Tourillon fileté en acier zingué brillant, extrémité d'assemblage à six pans creux.

### Ergonomie et design

Le design spécial en deux volumes et la ligne terminale arrondie offrent à la main de l'opérateur une prise sûre et ergonomique durant les opérations.



Poignées

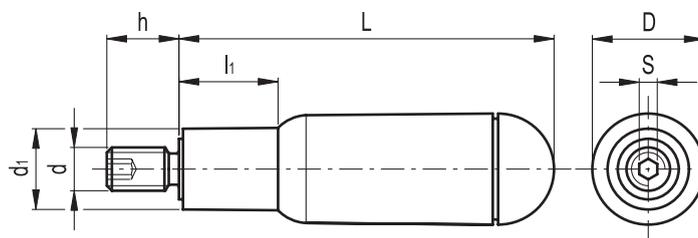

Ergostyle		Dimensions principales				Tourillon fileté			⚖️
Code	Description	L	D	d1	l1	d 6g	h	S	g
282151-C1	ECH.65+x-M6-C1	65	20.5	15	18.5	M6	13	3	25
282161-C1	ECH.73+x-M8-C1	73	22	16	19	M8	15	4	47
282171-C1	ECH.86+x-M8-C1	86	24.5	17.5	24	M8	15	4	54
282172-C1	ECH.86+x-M10-C1	86	24.5	17.5	24	M10	17	5	55
282181-C1	ECH.95+x-M10-C1	95	26.5	18	25	M10	17	5	59