

## Impugnature girevoli a due volumi



- **Materiale**

Tecnopolimero a base polipropilenica (PP), alta resilienza. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

- **Colore**

Grigio-nero, finitura mat.

- **Montaggio**


Perno acciaio zincato lucido, cava esagonale di bloccaggio nell'estremità filettata.

### Ergonomia e design

Lo speciale design a due volumi e la forma terminale semisferica dell'impugnatura offrono alla mano dell'operatore una presa sicura ed ergonomica durante le operazioni manovra.



Maniglie e impugnature

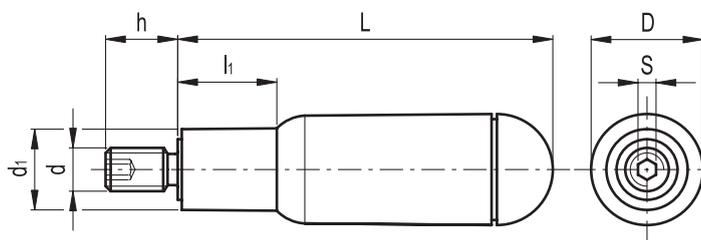

| Ergostyle |                 | Dimensioni principali |      |      |      | Perno filettato |    |   | ⚖ |    |
|-----------|-----------------|-----------------------|------|------|------|-----------------|----|---|---|----|
| Codice    | Descrizione     | L                     | D    | d1   | l1   | d               | g  | h | S | g  |
| 282151-C1 | ECH.65+x-M6-C1  | 65                    | 20.5 | 15   | 18.5 | M6              | 13 | 3 |   | 25 |
| 282161-C1 | ECH.73+x-M8-C1  | 73                    | 22   | 16   | 19   | M8              | 15 | 4 |   | 47 |
| 282171-C1 | ECH.86+x-M8-C1  | 86                    | 24.5 | 17.5 | 24   | M8              | 15 | 4 |   | 54 |
| 282172-C1 | ECH.86+x-M10-C1 | 86                    | 24.5 | 17.5 | 24   | M10             | 17 | 5 |   | 55 |
| 282181-C1 | ECH.95+x-M10-C1 | 95                    | 26.5 | 18   | 25   | M10             | 17 | 5 |   | 59 |