

GN 187

Plaques dentées de blocage

- **Matière**

Acier nitruré.

- **Assemblage**

- Exécution **A**: avec orifice central passant fileté, deux orifices latéraux pour les vis à tête cylindrique et deux orifices pour les goujons antirotation de la plaque.
- Exécution **B**: avec orifice central passant lisse, deux orifices latéraux pour les vis à tête cylindrique et deux orifices pour les goujons antirotation de la plaque.
- Exécution **C**: avec orifice central et deux orifices latéraux passants filetés, deux orifices pour les goujons antirotation de la plaque.
- Exécution **D**: avec orifice central passant lisse, deux orifices latéraux passants filetés et deux orifices pour les goujons antirotation de la plaque.



Exécutions spéciales sur demande (Pour des quantités suffisantes)

Plaques dentées de blocage en acier INOX.

Caractéristiques et applications



Les plaques dentées de fixation GN 187 sont utilisées pour une fixation solide de pièces assemblées avec un angle défini.

Le boîtier de guidage GN 187.1 (voir page 130) et les ressorts de poussée GN 187.2 (voir page 130) sont généralement utilisés comme accessoires complémentaires.



Éléments de fixation

Exemple d'application


Plaque en métal de régulation

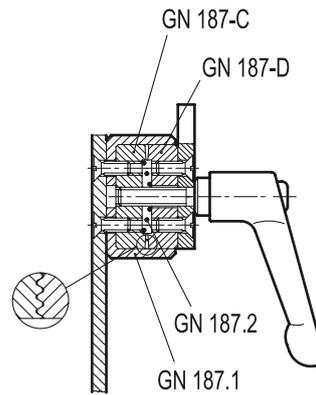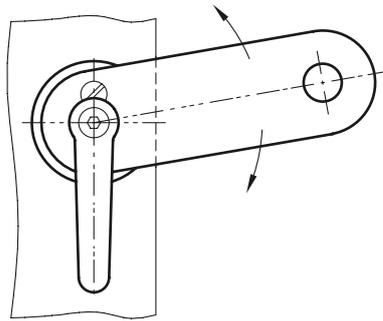


Accouplement came/arbre

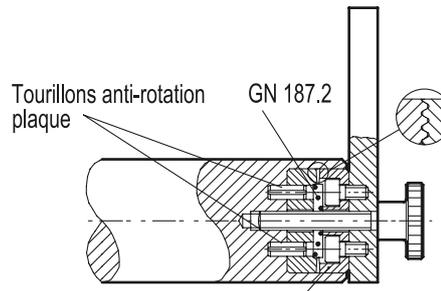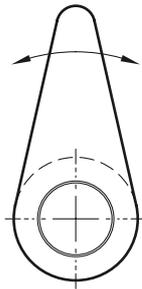


Assemblage deux guides

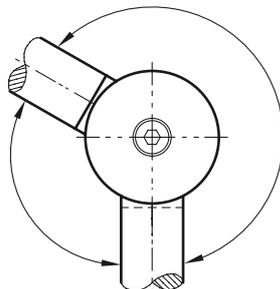

Tourillons anti-rotation plaque

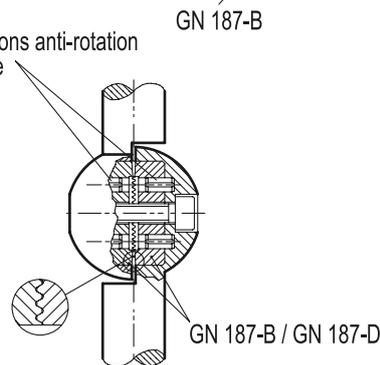

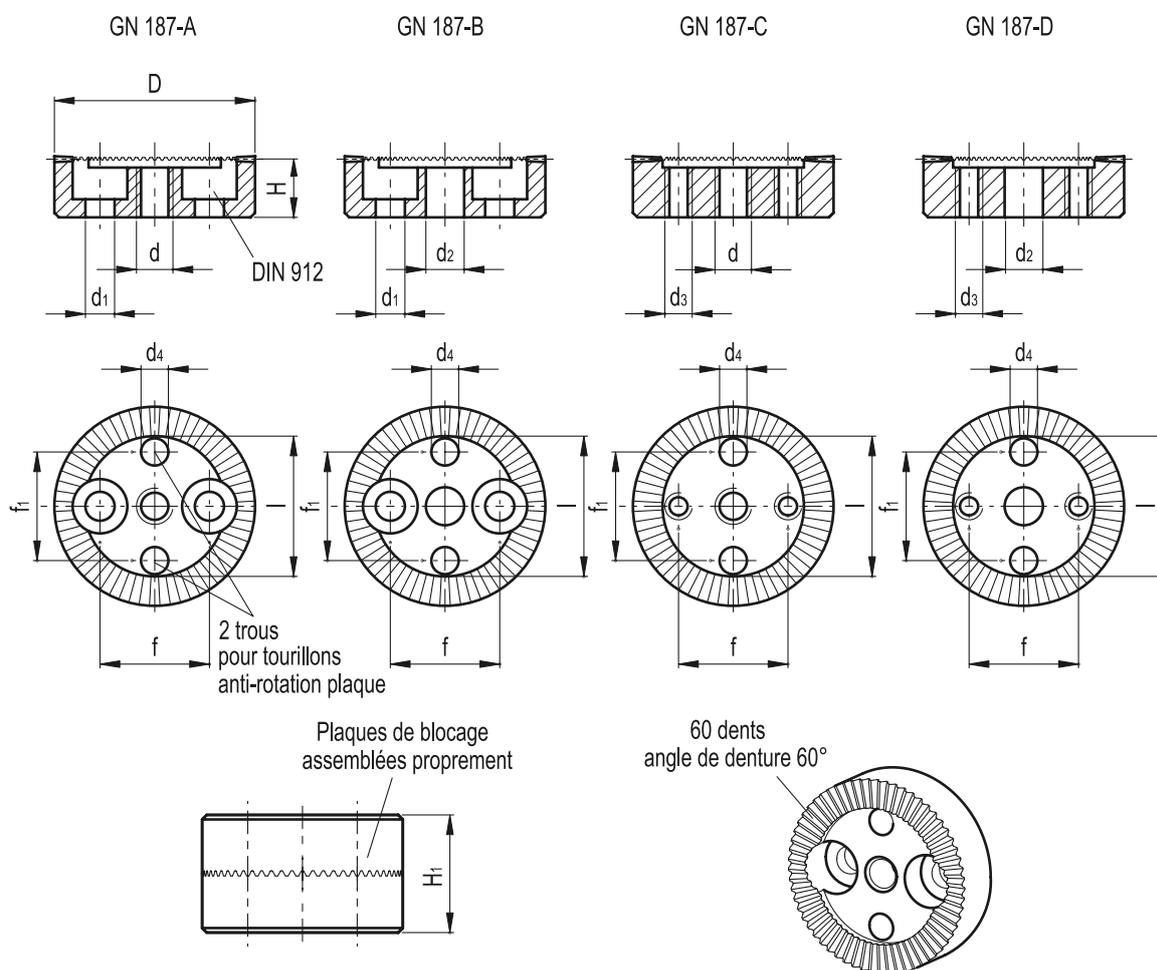

Elesa-Gantergriff		Dimensions principales											Δ
Code	Description	D	H ± 0.9	H1	d	d1	d2 H11	d3	d4 H11	l	f	f1	g
GN.31301	GN 187-22-A-ST	22	6.5	13	M4	3.2	-	-	3	15.5	12	12	15
GN.31311	GN 187-27-A-ST	27	7.5	15	M5	4.3	-	-	4	19.5	15	15	24
GN.31321	GN 187-32-A-ST	32	9	18	M6	5.3	-	-	5	23.5	18	18	41
GN.31331	GN 187-40-A-ST	40	11.5	23	M8	6.3	-	-	6	30	23	23	84
GN.31302	GN 187-22-B-ST	22	6.5	13	-	3.2	4.2	-	3	15.5	12	12	16
GN.31312	GN 187-27-B-ST	27	7.5	15	-	4.3	5.2	-	4	19.5	15	15	24
GN.31322	GN 187-32-B-ST	32	9	18	-	5.3	6.2	-	5	23.5	18	18	41
GN.31332	GN 187-40-B-ST	40	11.5	23	-	6.3	8.2	-	6	30	23	23	84
GN.31303	GN 187-22-C-ST	22	6.5	13	M4	-	-	M3	3	15.5	12	12	16
GN.31313	GN 187-27-C-ST	27	7.5	15	M5	-	-	M4	4	19.5	15	15	25
GN.31323	GN 187-32-C-ST	32	9	18	M6	-	-	M5	5	23.5	18	18	46
GN.31333	GN 187-40-C-ST	40	11.5	23	M8	-	-	M6	6	30	23	23	92
GN.31304	GN 187-22-D-ST	22	6.5	13	-	-	4.2	M3	3	15.5	12	12	16
GN.31314	GN 187-27-D-ST	27	7.5	15	-	-	5.2	M4	4	19.5	15	15	20
GN.31324	GN 187-32-D-ST	32	9	18	-	-	6.2	M5	5	23.5	18	18	46
GN.31334	GN 187-40-D-ST	40	11.5	23	-	-	8.2	M6	6	30	23	23	91