

GN 114.1

Perni autobloccanti



- **Perno**
Acciaio zincato
- **Denti di fissaggio e molla**
Acciaio INOX AISI 304
- **Impugnatura zigrinata**
Alluminio anodizzato, colore nero, con foro per anello di aggancio.
- **Pulsante**
Acciaio zincato

Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)

Dimensioni diverse.

Accessori su richiesta


Anello di aggancio da inserire nell'apposito foro per evitare la perdita del perno quando non operativo.

Applicazioni


I perni autobloccanti GN 114.1 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra componenti o parti di lavorazione, in particolare quando gli elementi di fissaggio devono continuamente essere rimossi ed installati.

Istruzioni d'uso

Effettuando una pressione sul pulsante i due denti vengono liberati e consentono di inserire o disinserire il perno di bloccaggio.

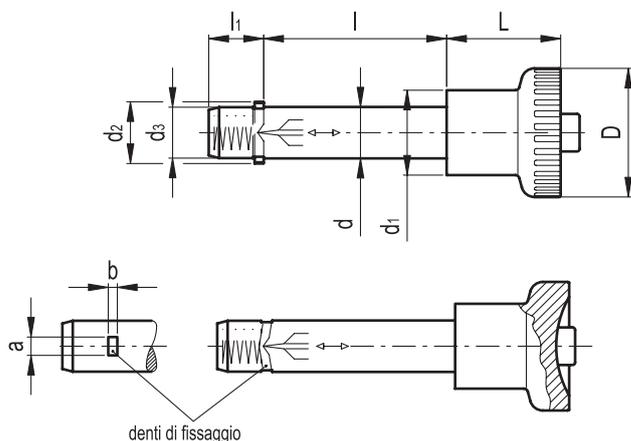

Esempio di applicazione

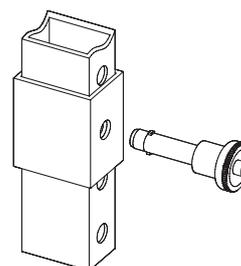

Elesa-Gantergriff		Dimensioni principali										Resistenza al taglio [KN]#	g
Codice	Descrizione	d -0.04	d2	d3	D	d1	l	l2	L	a	b		
GN.38200	GN 114.1-8-20	8	10	7.9	22	12.5	20	9	17.5	2.8	0.8	30	24
GN.38201	GN 114.1-8-25	8	10	7.9	22	12.5	25	9	17.5	2.8	0.8	30	32
GN.38202	GN 114.1-8-30	8	10	7.9	22	12.5	30	9	17.5	2.8	0.8	30	40
GN.38203	GN 114.1-8-40	8	10	7.9	22	12.5	40	9	17.5	2.8	0.8	30	48
GN.38204	GN 114.1-8-50	8	10	7.9	22	12.5	50	9	17.5	2.8	0.8	30	56
GN.38205	GN 114.1-10-20	10	12	9.9	27	16	20	10.5	22	3.3	1.2	40	32
GN.38206	GN 114.1-10-25	10	12	9.9	27	16	25	10.5	22	3.3	1.2	40	40
GN.38207	GN 114.1-10-30	10	12	9.9	27	16	30	10.5	22	3.3	1.2	40	48
GN.38208	GN 114.1-10-40	10	12	9.9	27	16	40	10.5	22	3.3	1.2	40	56
GN.38209	GN 114.1-10-50	10	12	9.9	27	16	50	10.5	22	3.3	1.2	40	64
GN.38210	GN 114.1-12-25	12	14	11.9	27	16	25	12	22	3.8	1.2	60	40
GN.38211	GN 114.1-12-30	12	14	11.9	27	16	30	12	22	3.8	1.2	60	48
GN.38212	GN 114.1-12-40	12	14	11.9	27	16	40	12	22	3.8	1.2	60	56
GN.38213	GN 114.1-12-50	12	14	11.9	27	16	50	12	22	3.8	1.2	60	64
GN.38214	GN 114.1-12-60	12	14	11.9	27	16	60	12	22	3.8	1.2	60	72

I valori di carico indicati nella tabella come resistenza al taglio sono solamente indicativi in quanto non tengono in considerazione alcun fattore di sicurezza.