

GN 187

Piastre dentate di bloccaggio

- **Materiale**

Acciaio nitrurato.

- **Montaggio**

- Esecuzione **A**: con foro centrale passante filettato, due fori laterali per viti a testa cilindrica e due fori per perni antirotazione piastra.
- Esecuzione **B**: con foro centrale passante liscio, due fori laterali per viti a testa cilindrica e due fori per perni antirotazione piastra.
- Esecuzione **C**: con foro centrale e due fori laterali passanti filettati, due fori per perni antirotazione piastra.
- Esecuzione **D**: con foro centrale passante liscio, due fori laterali passanti filettati e due fori per perni antirotazione piastra.

Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)

Piastre dentate di bloccaggio in acciaio INOX.

Caratteristiche e applicazioni


Le piastre dentate di fissaggio GN 187 vengono utilizzate per il fissaggio solido di parti assemblate ad un angolo definito.


La custodia guida GN 187.1 (vedi pag. 130) e le molle di spinta GN 187.2 (vedi pag. 130) vengono generalmente impiegati come accessori complementari.



Elementi di fissaggio

Esempi di applicazione

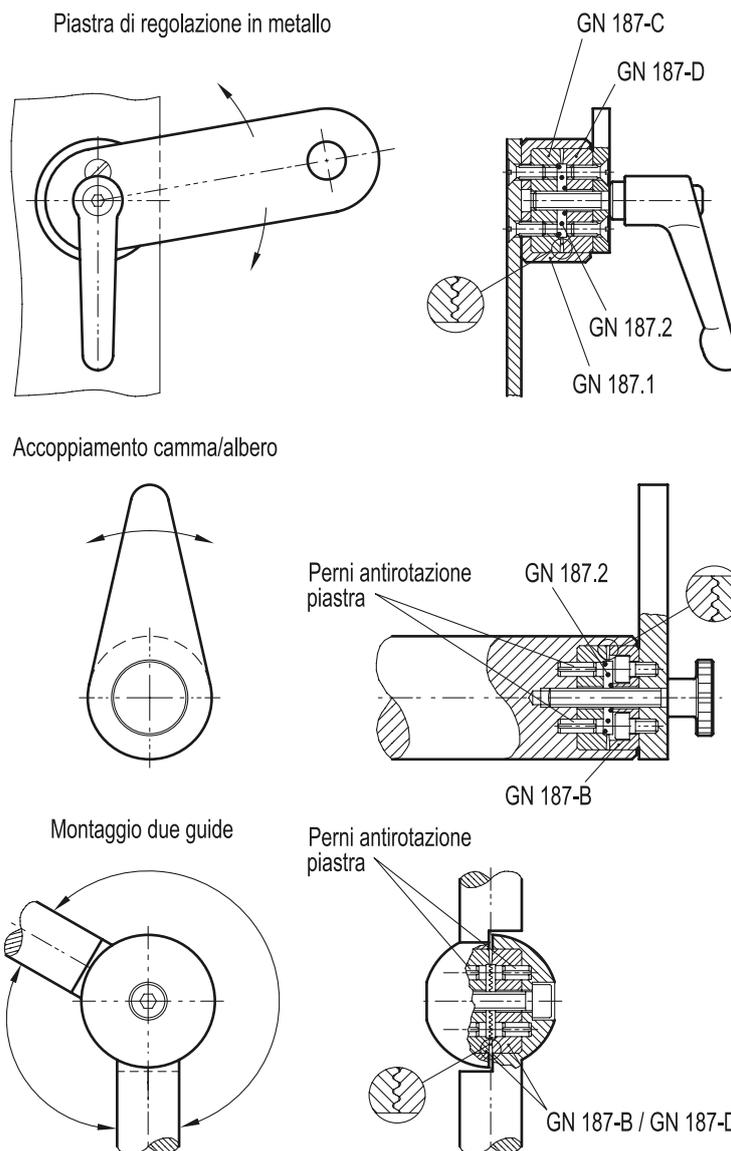

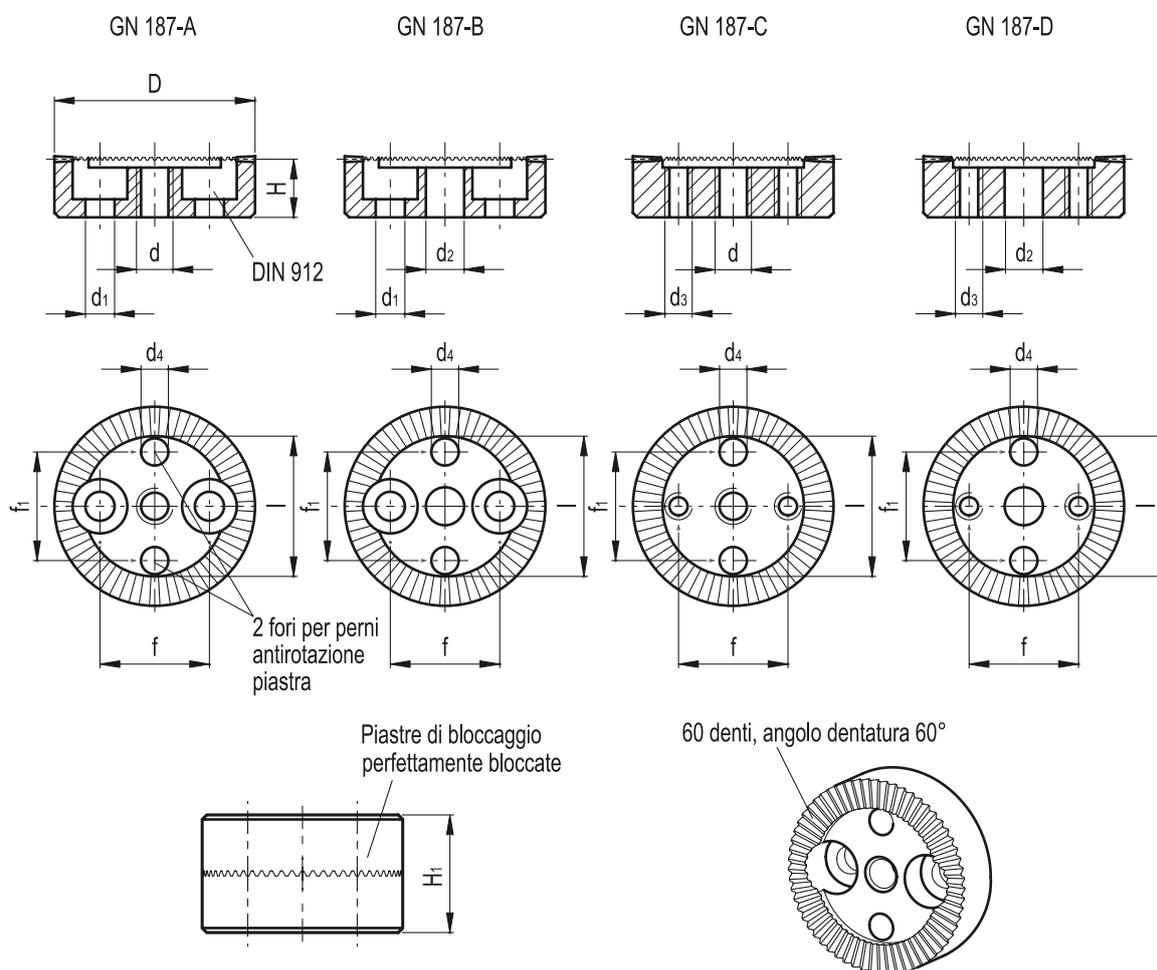

Elesa-Gantergriff		Dimensioni principali											$\Delta \triangle$
Codice	Descrizione	D	H ± 0.9	H1	d	d1	d2 H11	d3	d4 H11	l	f	f1	g
GN.31301	GN 187-22-A-ST	22	6.5	13	M4	3.2	-	-	3	15.5	12	12	15
GN.31311	GN 187-27-A-ST	27	7.5	15	M5	4.3	-	-	4	19.5	15	15	24
GN.31321	GN 187-32-A-ST	32	9	18	M6	5.3	-	-	5	23.5	18	18	41
GN.31331	GN 187-40-A-ST	40	11.5	23	M8	6.3	-	-	6	30	23	23	84
GN.31302	GN 187-22-B-ST	22	6.5	13	-	3.2	4.2	-	3	15.5	12	12	16
GN.31312	GN 187-27-B-ST	27	7.5	15	-	4.3	5.2	-	4	19.5	15	15	24
GN.31322	GN 187-32-B-ST	32	9	18	-	5.3	6.2	-	5	23.5	18	18	41
GN.31332	GN 187-40-B-ST	40	11.5	23	-	6.3	8.2	-	6	30	23	23	84
GN.31303	GN 187-22-C-ST	22	6.5	13	M4	-	-	M3	3	15.5	12	12	16
GN.31313	GN 187-27-C-ST	27	7.5	15	M5	-	-	M4	4	19.5	15	15	25
GN.31323	GN 187-32-C-ST	32	9	18	M6	-	-	M5	5	23.5	18	18	46
GN.31333	GN 187-40-C-ST	40	11.5	23	M8	-	-	M6	6	30	23	23	92
GN.31304	GN 187-22-D-ST	22	6.5	13	-	-	4.2	M3	3	15.5	12	12	16
GN.31314	GN 187-27-D-ST	27	7.5	15	-	-	5.2	M4	4	19.5	15	15	20
GN.31324	GN 187-32-D-ST	32	9	18	-	-	6.2	M5	5	23.5	18	18	46
GN.31334	GN 187-40-D-ST	40	11.5	23	-	-	8.2	M6	6	30	23	23	91