

# IEL+x

Design originale ELESA

## Impugnature girevoli a due volumi



- **Materiale**

Elastomero termoplastico semirigido (TPE), durezza 40 Shore D. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

- **Colore**

Nero, finitura mat.

- **Calotta di chiusura**

Tecnopolimero, colore nero, finitura mat.

Esecuzione **A**: con anello in alluminio anodizzato opaco (design originale ELESA).

- **Montaggio**

Perno acciaio zincato lucido, cava esagonale di bloccaggio nell'estremità filettata.




### Esecuzioni speciali a richiesta (Per quantitativi sufficienti)

Esecuzione IEL+x-H: con visiera lenticolare per applicazione di mostrine con ideogramma.

### Ergonomia e design

Lo speciale design a due volumi dell'impugnatura offre alla mano dell'operatore una presa sicura ed ergonomica durante le operazioni di manovra.

Maniglie e impugnature

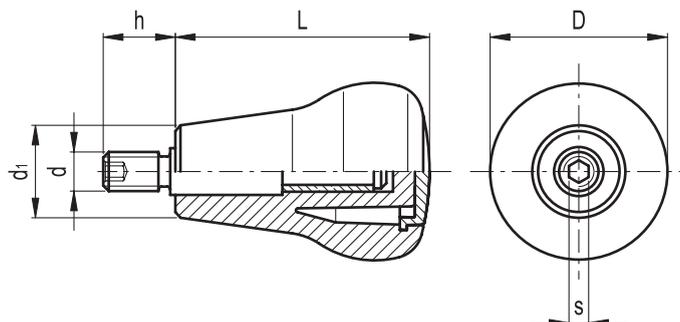

Elesa Standards		Dimensioni principali			Perno filettato			⚖
Codice	Descrizione	L	D	d1	d 6g	h	s	g
26561	IEL.47+x-M10	47	45	28	M10	17	5	72
26621	IEL.65+x-M10	64	45	21	M10	17	5	89
26631	IEL.65+x-M10-A	64	45	21	M10	17	5	88



Modelli ELESA proprietà riservata ai termini di legge. Disegni non riproducibili se non citando la fonte.