

PL.

Impugnature a sfera liscia



• Materiale


Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

• Colore

Nero RAL 9005 o rosso RAL 3000, finitura lucida.

• Montaggio

Foro cieco filettato.

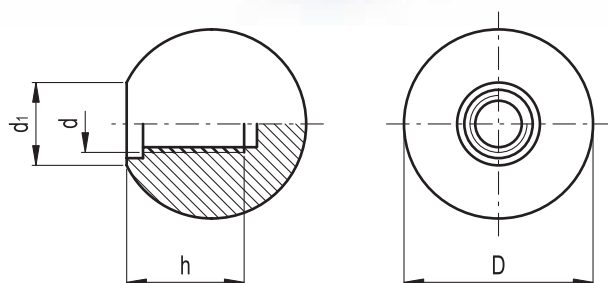

RAL 9005

RAL 3000

Elesa Standards			Dimensioni principali		Foro montaggio		
Nero	Rosso	Descrizione					
Codice			D	d ₁	d	h	g
48001	48002	PL.20-M4*	20	7	M4	10	6
48011	-	PL.20-M5*	20	7	M5	10	6
48021	-	PL.20-M6*	20	7	M6	12	5
48101	-	PL.25-M5*	25	10	M5	16	11
48111	-	PL.25-M6*	25	10	M6	16	10
48131	48132	PL.25-M8*	25	10	M8	16	10
48141	-	PL.25-M10*	25	10	M10	18	9
48301	-	PL.30-M5*	30	15	M5	16	18
48311	-	PL.30-M6*	30	15	M6	16	18
48321	48322	PL.30-M8*	30	15	M8	16	17
48331	-	PL.30-M10*	30	15	M10	18	16
48501	-	PL.35-M8*	35	15	M8	16	27
48511	48512	PL.35-M10*	35	15	M10	18	27
48521	-	PL.35-M12*	35	15	M12	20	26
48701	-	PL.40-M8*	40	18	M8	16	42
48711	48712	PL.40-M10*	40	18	M10	18	38
48721	-	PL.40-M12*	40	18	M12	20	37
48731	-	PL.40-M16*	40	18	M16	24	37
48901	-	PL.45-M10*	45	21	M10	26	58
48911	48912	PL.45-M12*	45	21	M12	26	58
48921	-	PL.45-M14*	45	21	M14	28	56
49001	-	PL.50-M10*	50	21	M10	26	78
49011	49012	PL.50-M12*	50	21	M12	26	76
49031	-	PL.50-M16*	50	21	M16	28	72
49201	-	PL.60-M20*	60	31	M20	35	140

* Completare la descrizione dell'articolo standard desiderato aggiungendo il colore disponibile come indicato nella colonna dei codici.

PL.B

Impugnature a sfera liscia



• Materiale


Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

• Colore

Nero, finitura lucida.

• Montaggio

Boccola ottone, foro cieco filettato.

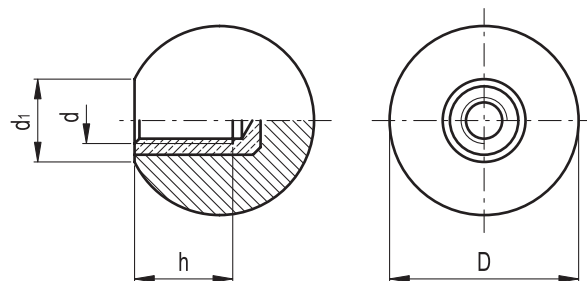

Elesa Standards		Dimensioni principali		Foro montaggio		
Codice	Descrizione	D	d ₁	d 6H	h	
48061	PL.20 B-M4	20	7	M4	10	6
48191	PL.25 B-M6	25	10	M6	10	15
48201	PL.25 B-M8	25	10	M8	13	17
48211	PL.25 B-M10	25	10	M10	13	17
48371	PL.30 B-M5	30	15	M5	10	20
48381	PL.30 B-M6	30	15	M6	10	22
48391	PL.30 B-M8	30	15	M8	13	23
48401	PL.30 B-M10	30	15	M10	17	26
48581	PL.35 B-M8	35	15	M8	13	35
48591	PL.35 B-M10	35	15	M10	17	37
48781	PL.40 B-M10	40	18	M10	17	50
48791	PL.40 B-M12	40	18	M12	20	55
48961	PL.45 B-M10	45	21	M10	17	71
48971	PL.45 B-M12	45	21	M12	20	74
49101	PL.50 B-M10	50	21	M10	17	94
49111	PL.50 B-M12	50	21	M12	20	95

Maniglie e impugnature