

PS.

S.N

Impugnatura a sfera



• Materiale


Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

• Colore

Nero, finitura lucida con canalino equatoriale.

• Montaggio

Foro cieco filettato.

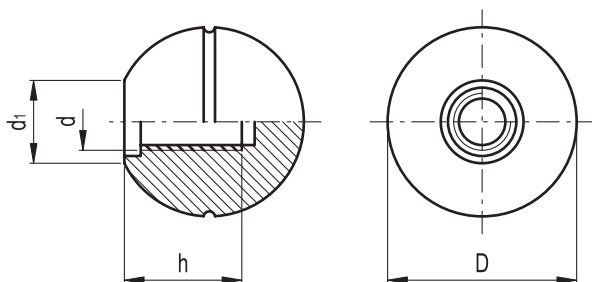

Impugnatura a sfera



• Materiale

Duroplasto a base fenolica (PF). Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici.

• Colore

Nero, finitura lucida con canalino equatoriale.


• Montaggio

Boccola autobloccante, tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, foro cieco liscio.

L'accoppiamento elastico, che si realizza mediante montaggio a pressione su alberini da trafilato del commercio in tolleranza h9, non risente di vibrazioni e ne impedisce lo sfilamento (vedi Dati Tecnici a pag. A13).

Istruzioni di montaggio

Imboccare accuratamente l'impugnatura all'estremità leggermente smussata dell'alberino e farla avanzare quanto è possibile a mano oppure con una pressetta. In alternativa, battere sull'impugnatura leggeri colpi secchi fino al rifiuto con una mazzuola in plastica o in legno. In questo caso, vi consigliamo di interporre un canovaccio o altro materiale morbido in modo da evitare danneggiamenti al materiale.

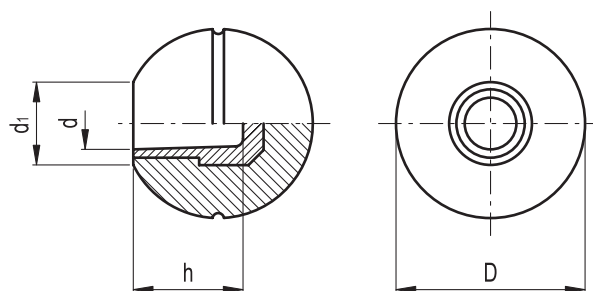

Maniglie e impugnature

Elesa Standards		Dimensioni principali		Foro montaggio		△△
Codice	Descrizione	D	d1	d	h	g
49501	PS.20-M4	20	7	M4	10	6
49511	PS.20-M5	20	7	M5	10	6
49512	PS.20-M6	20	7	M6	12	5
49601	PS.25-M5	25	10	M5	16	11
49611	PS.25-M6	25	10	M6	16	10
49621	PS.25-M8	25	10	M8	16	10
49631	PS.25-M10	25	10	M10	18	9
49701	PS.30-M6	30	15	M6	16	18
49711	PS.30-M8	30	15	M8	16	17
49721	PS.30-M10	30	15	M10	18	16
49801	PS.35-M8	35	15	M8	16	27
49811	PS.35-M10	35	15	M10	18	26
49821	PS.35-M12	35	15	M12	20	25
49901	PS.40-M8	40	18	M8	16	40
49911	PS.40-M10	40	18	M10	18	38
49921	PS.40-M12	40	18	M12	20	37
50001	PS.45-M10	45	21	M10	26	59
50011	PS.45-M12	45	21	M12	26	58
50021	PS.45-M14	45	21	M14	28	55
50101	PS.50-M10	50	21	M10	26	78
50111	PS.50-M12	50	21	M12	26	76
50121	PS.50-M14	50	21	M14	28	73
50131	PS.50-M16	50	21	M16	28	72

Elesa Standards		Dimensioni principali		Foro montaggio		△△
Codice	Descrizione	D	d1	d	h	g
52001	S.20 N-6	20	7	6	13	5
52101	S.25 N-6	25	10	6	13	12
52111	S.25 N-8	25	10	8	14	10
52201	S.30 N-8	30	15	8	14	17
52211	S.30 N-10	30	15	10	18	16
52301	S.35 N-8	35	15	8	14	29
52311	S.35 N-10	35	15	10	18	26
52401	S.40 N-10	40	18	10	18	40
52411	S.40 N-12	40	18	12	21	40
52501	S.45 N-12	45	21	12	21	57
52511	S.45 N-14	45	21	14	24	56
52601	S.50 N-12	50	21	12	21	80
52611	S.50 N-14	50	21	14	24	76
52621	S.50 N-16	50	21	16	28	74



Modelli ELESA proprietà riservata ai termini di legge. Disegni non riproducibili se non citando la fonte.